


Konfektionierbare Buchse

SDOAH040PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC811

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

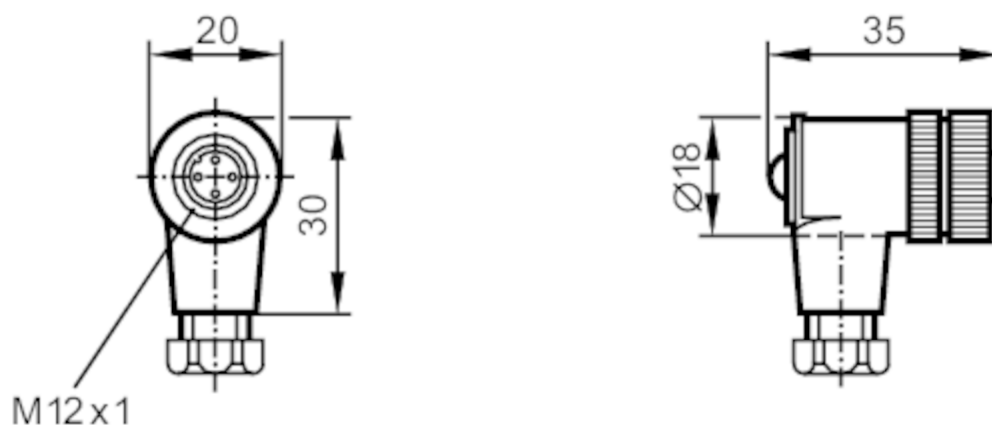

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	35 x 20 x 30
-------------	------	--------------

Werkstoffe	PBT
------------	-----

Werkstoff Griffkörper	PBT
-----------------------	-----

Werkstoff Überwurfmutter	PA
--------------------------	----

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E10012



Konfektionierbare Buchse

 
SDOAH040PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA



Anschluss

