


E10013



Konfektionierbare Buchse

SDOAJ040PLSFKPG

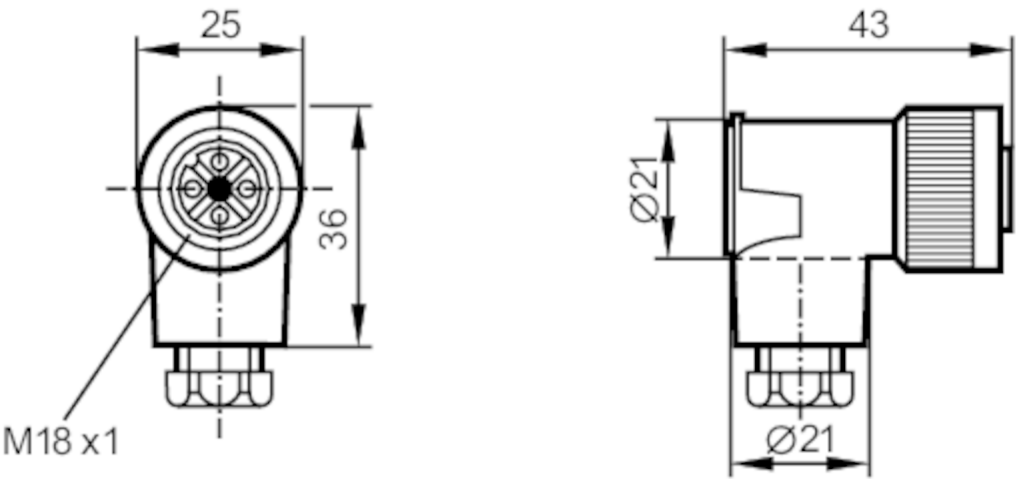

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	31,4
Abmessungen	[mm]	43 x 25 x 36
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		PA
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10013



Konfektionierbare Buchse

SDOAJ040PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M18, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: PA



Anschluss

