


# E10058



## Konfektionierbarer Ventilstecker

VALVE PLUG TYPE A

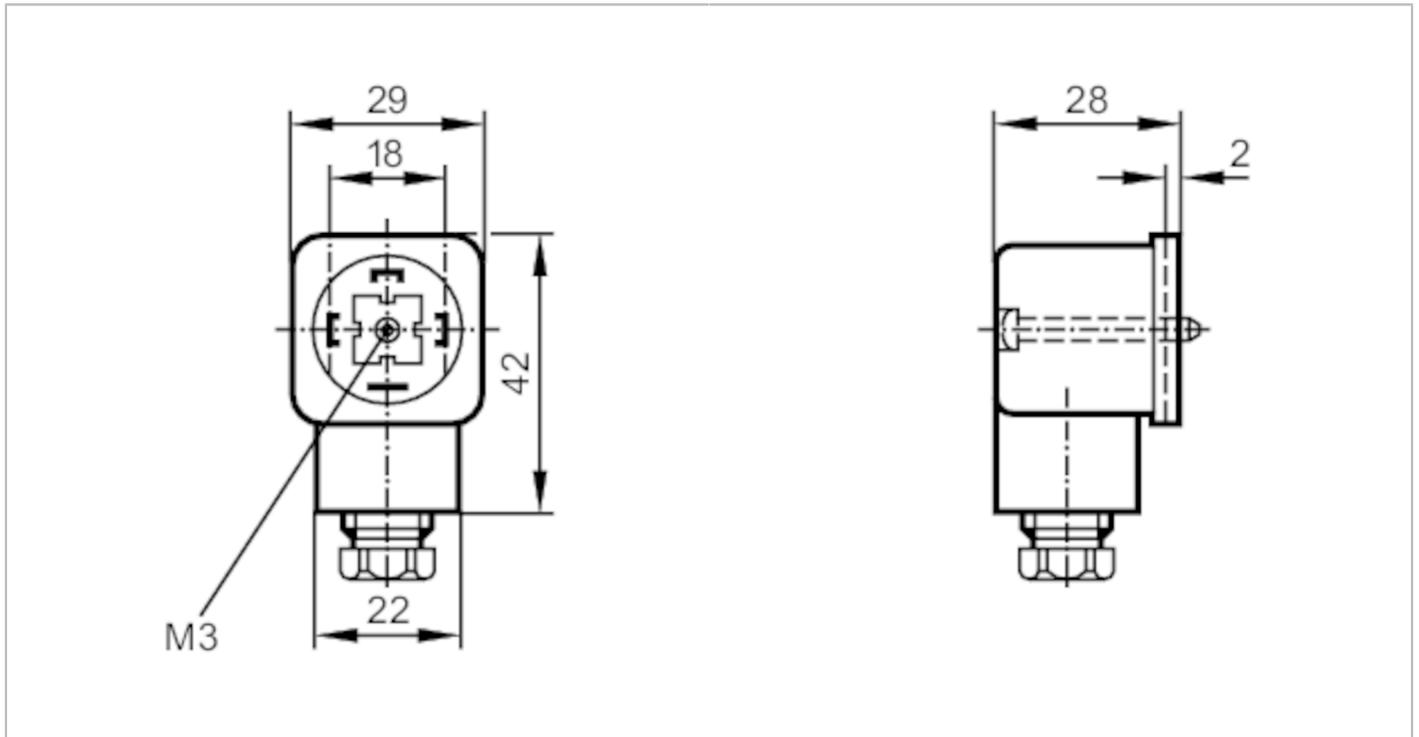

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 45 AC / < 70 DC
Strombelastbarkeit gesamt [A]	16

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-40...125
Schutzart	IP 65

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	28
Abmessungen [mm]	42 x 29 x 28
Werkstoffe	PA
Werkstoff Griffkörper	PA

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E10058



## Konfektionierbarer Ventilstecker


VALVE PLUG TYPE A

### Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventilstecker Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PA

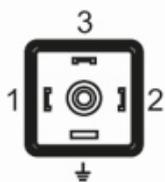

### Anschluss

