


Konfektionierbare Buchse

SDOAC030--SFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

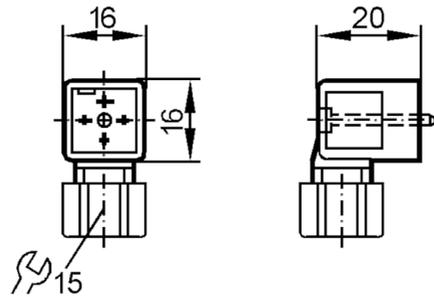

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø ...6,5 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform C DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PA



E10059



Konfektionierbare Buchse

SDOAC030--SFKPG

Anschluss

