




Konfektionierbare Buchse

SDOAH042PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11510
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

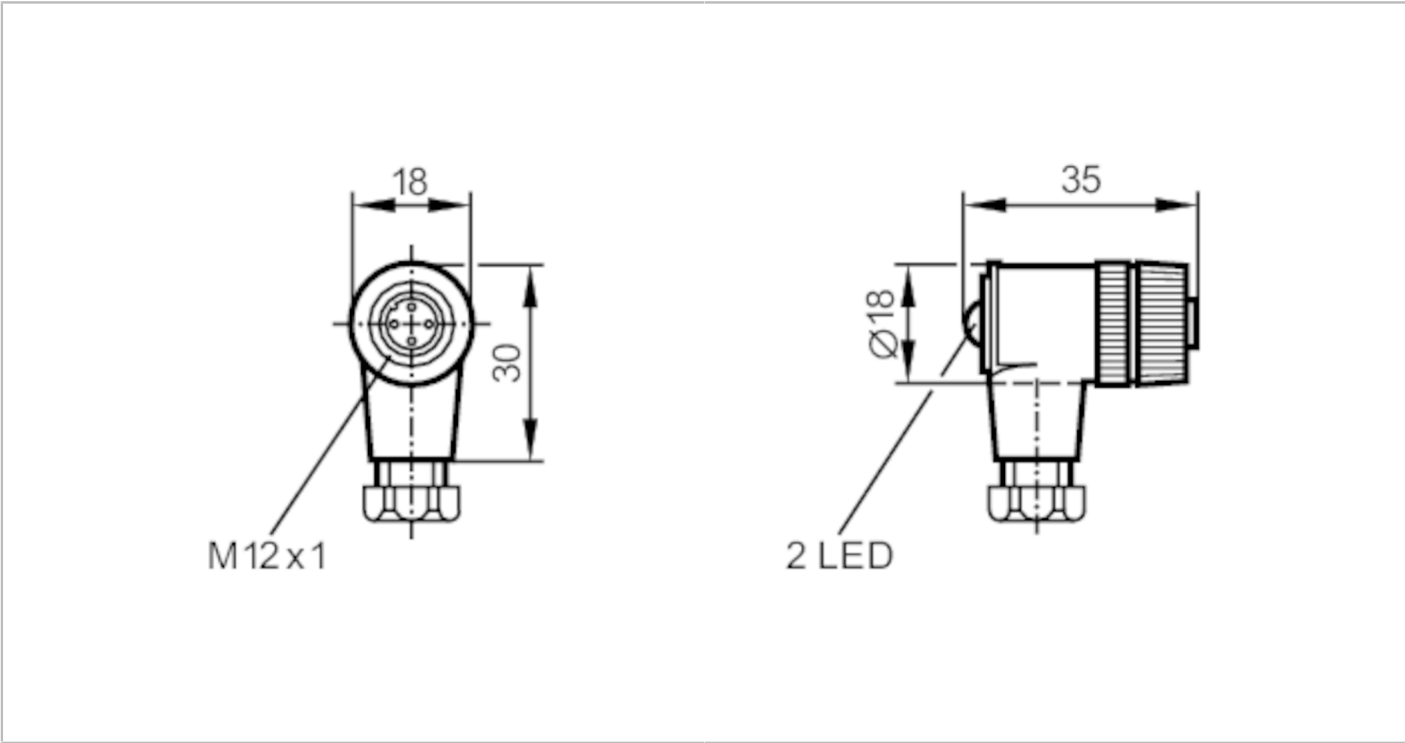

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	30 x 18 x 35
Werkstoffe		PBT; PA
Werkstoff Griffkörper		PBT / PA
Werkstoff Überwurfmutter		PA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Konfektionierbare Buchse

 
SDOAH042PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PBT / PA; Arretierung: PA



Anschluss

