




Konfektionierbare Buchse

SDOAH041PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

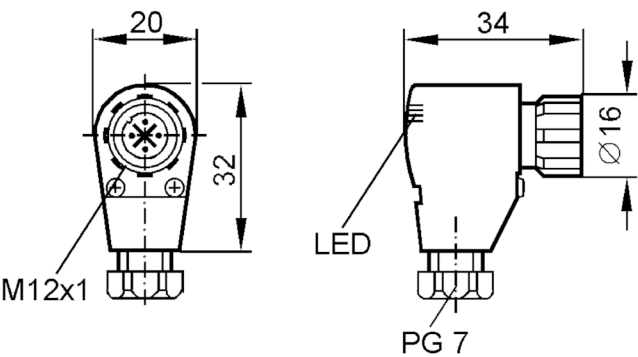

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		NPN
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	20 x 34 x 32
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		PA
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Konfektionierbare Buchse

SDOAH041PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,5 mm²; Kabelverschraubung: PG 7

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: PA



Anschluss

