

E10097




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040PLS0002E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E10909

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

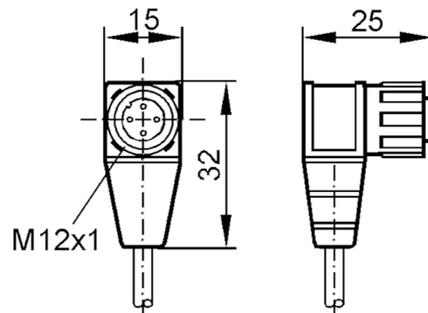

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...55 DC
------------------	-----	------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...90
---------------------	------	----------

Schutzart		IP 67
-----------	--	-------

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	25 x 15 x 32
-------------	------	--------------

Werkstoffe		PUR
------------	--	-----

Werkstoff Griffkörper		PUR
-----------------------	--	-----

Werkstoff Überwurfmutter		PUR
--------------------------	--	-----

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10097



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040PLS0002E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: PUR



Anschluss

