


## Anschlusskabel mit Buchse

AD0GB030PLS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

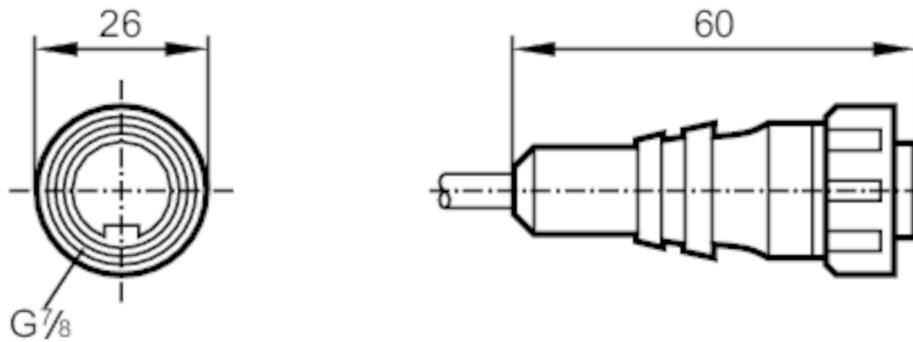

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...90

Schutzart IP 68

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 26 x 26 x 60

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter PA

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> (22 x Ø 0,2 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 7/8", gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: PA




# E10105



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGB030PLS0005E03

### Anschluss

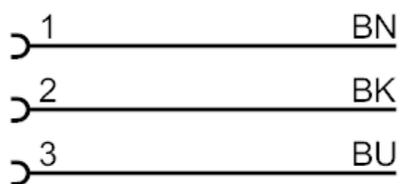

BK = Adernfarben :  
BN = schwarz  
BU = braun  
blau