


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040PLS0006E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

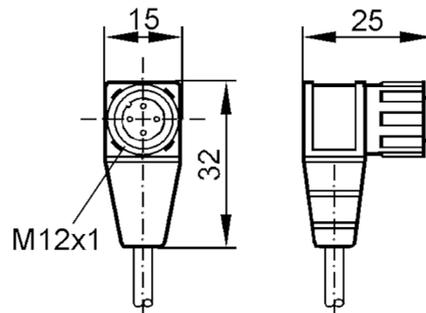

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...55 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 25 x 15 x 32

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter PUR

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: PUR



# E10131



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040PLS0006E03

### Anschluss

