


Konfektionierbare Buchse

SDOGJ040PLSFKPG

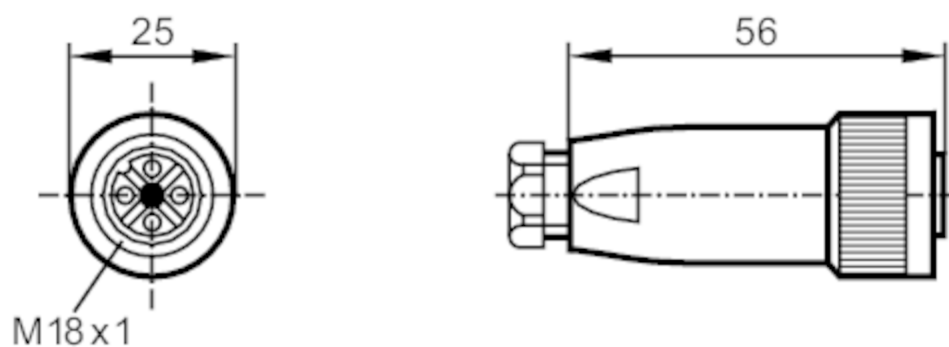

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (...40 °C)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 65

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	26,6
Abmessungen	[mm]	25 x 25 x 56
Werkstoffe		PA
Werkstoff Griffkörper		PA
Werkstoff Überwurfmutter		ULTRAMID

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E10137



Konfektionierbare Buchse

SDOGJ040PLSFKPG

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 6...8 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M18, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: ULTRAMID



Anschluss

