


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

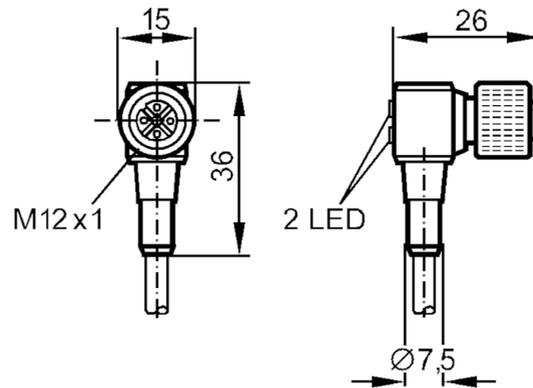

## Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
------------------	-----	------------

## Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart	IP 67	

## Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt

## Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

## Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E10149



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0005A03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



### Anschluss

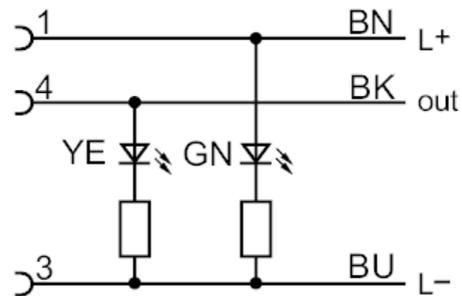

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau