


# E10150



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

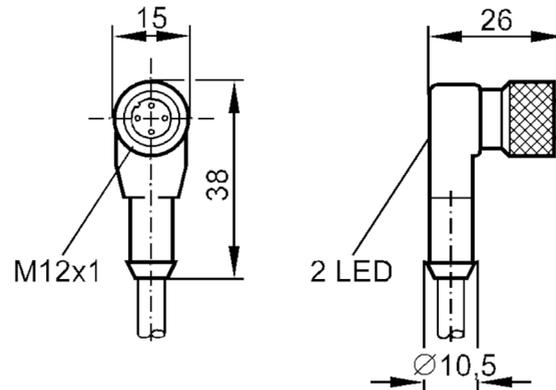

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

### Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -30...90

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 26 x 15 x 38

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Betrieb 1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E10150



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0002A03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

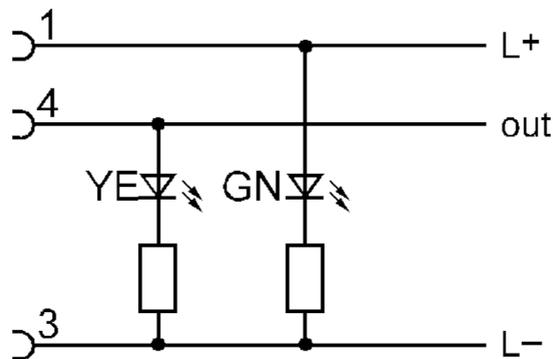

BK =  
BN =  
BU =

Adernfarben :  
schwarz  
braun  
blau