




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002A02

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC164 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten. – Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

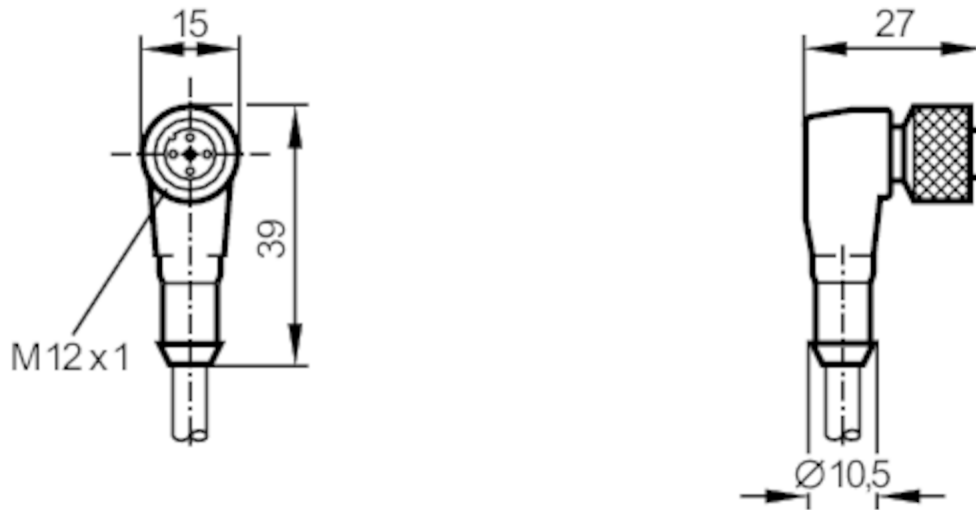

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 27 x 15 x 39

Werkstoffe TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen


Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

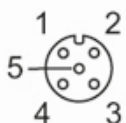


E10188



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002A02

Anschluss

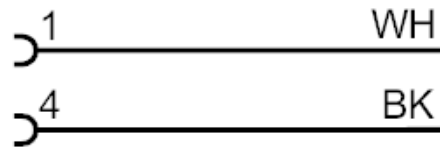

Adernfarben :

BK = schwarz

WH = weiß

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC164 Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten. – Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.