




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0005A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

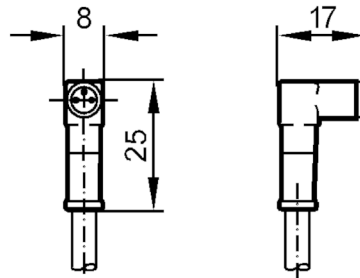

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC/DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	17 x 8 x 25
Werkstoffe		PUR

Bemerkungen


Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

 Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Griffkörper: PUR; Arretierung: Rastverbindung




E10197



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAG030--S0005A03

Anschluss

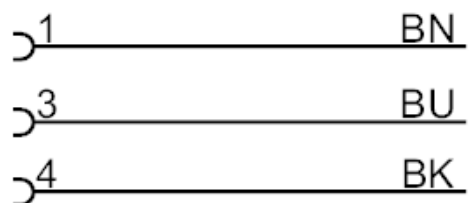

Adernfarben :

BN =

braun

BK =

schwarz

BU =

blau

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag