

E10255




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0010A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC009

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

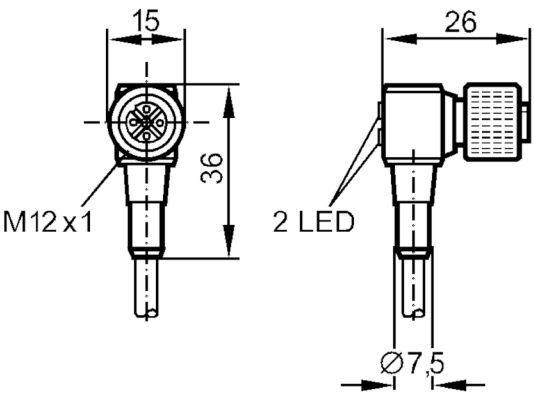

Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	36 x 15 x 26
Werkstoffe		PUR
Werkstoff Griffkörper		PUR
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E10255



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042ZDS0010A03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt



Anschluss

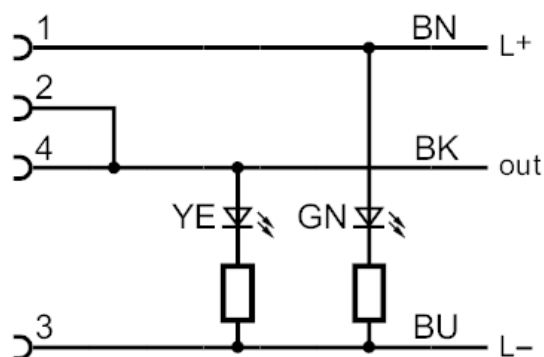

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau