





Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKPG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Wird ersetzt durch: E11508

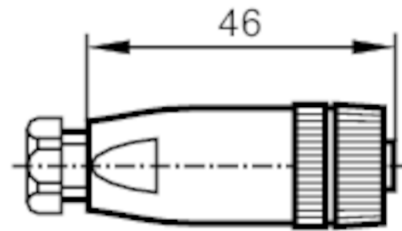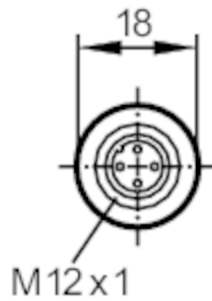

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...55 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -40...85

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 18 x 18 x 46

Werkstoffe PBT

Werkstoff Überwurfmutter PA

Bemerkungen

 
Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Anschlussklemmen: ...0,75 mm²; Leitungsmantel: Ø 4...6 mm

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PBT; Arretierung: PA




E10259



Konfektionierbare Buchse

SDOGH040PLSFKPG

Anschluss

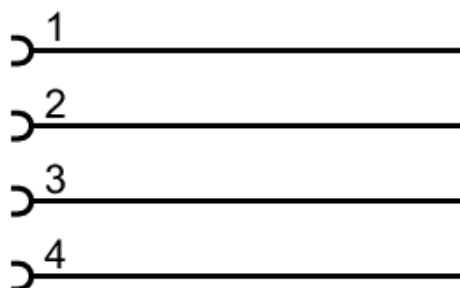

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Wird ersetzt durch: E11508