


Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005A04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

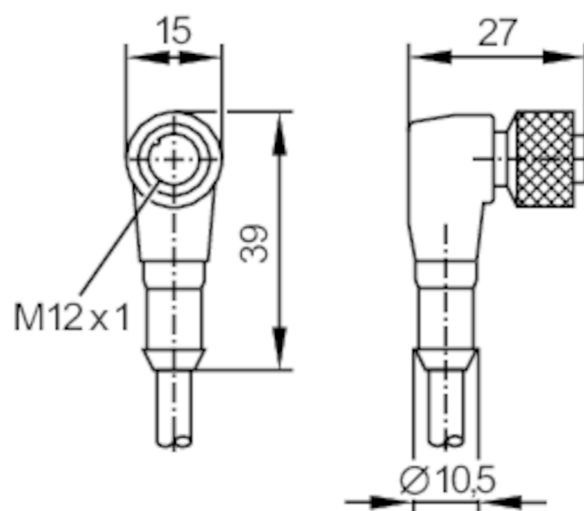

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005A04

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BK =	schwarz
BU =	blau
WH =	weiß