




Verbindungskabel

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC036

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

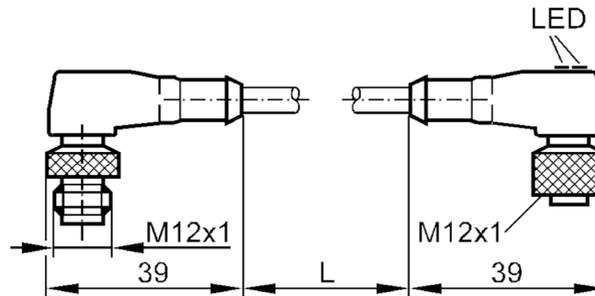

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt



E10395




Verbindungskabel

VDOAH042MSS00,6A04STAH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

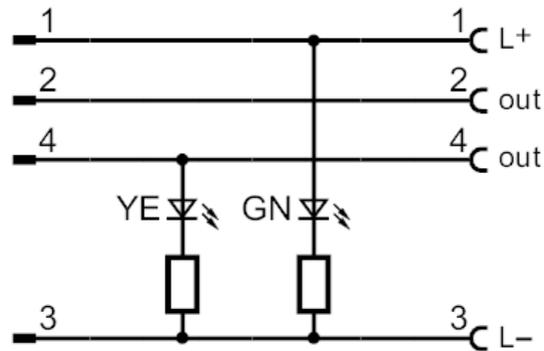

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
WH =	weiß
YE =	gelb

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt

