



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030MSS0005H03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC142

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

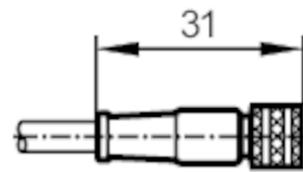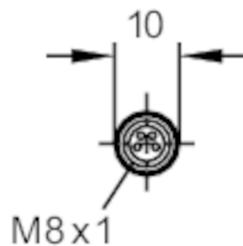

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei ja

## Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] &lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Schutzklasse III

Strombelastbarkeit gesamt [A] 3

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 68

## Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 10 x 10 x 31

Werkstoffe PUR

Werkstoff Griffkörper PUR

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

## Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

# E11487



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030MSS0005H03

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



### Anschluss

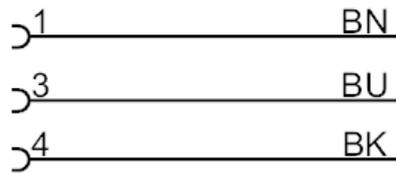

BK = Adernfarben :  
BN = schwarz  
BU = braun  
BK = blau