



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030MSS0010H03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC143

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

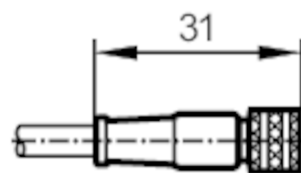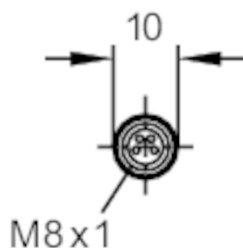

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...85

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

10 x 10 x 31

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030MSS0010H03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 10 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

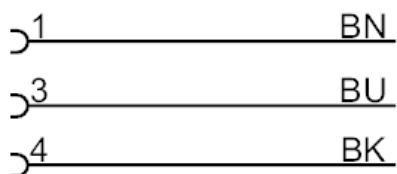

BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
	blau