

E11500



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030VAS0025E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse	III
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 68
Mechanische Daten	
Werkstoffe	PVC
Werkstoff Griffkörper	PVC
Werkstoff Überwurfmutter	1.4404 (Edelstahl / 316L)
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E11500



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF030VAS0025E03

Elektrischer Anschluss


Kabel: 25 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

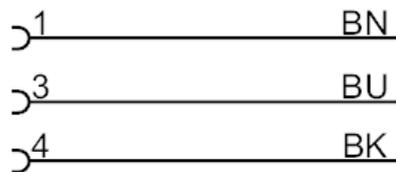

BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
BK = blau