

# E11502



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0010E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Schutzklasse		III

### Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
------------------------	-----

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 68

### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	312
Abmessungen	[mm]	18 x 10 x 28
Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

### Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E11502



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF032VAS0010E03

### Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



### Anschluss

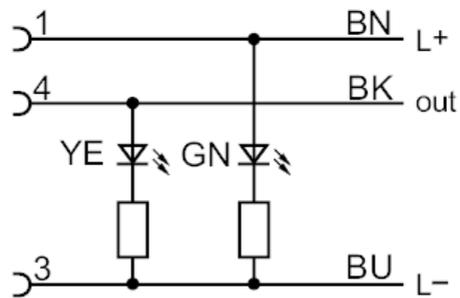

Adernfarben :  
BK = schwarz  
BN = braun  
BU = blau