


Einbaustecker

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

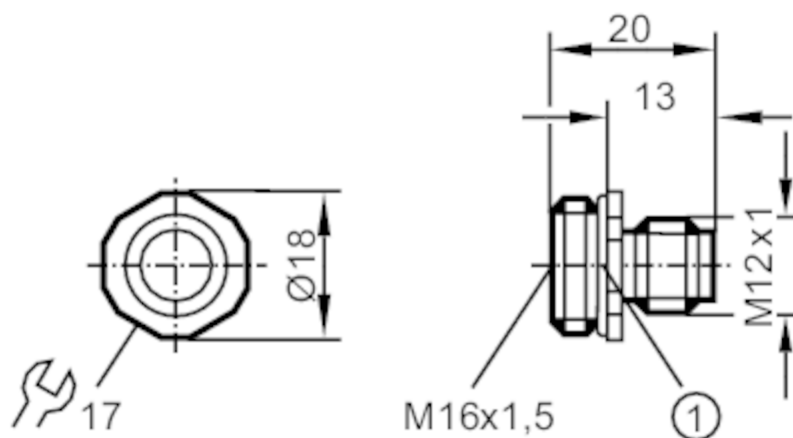

1 O-Ring



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
------------------	-----	-------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Schutzart	IP 68
-----------	-------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	30,743
---------	-----	--------

Einbaugewinde	M16 x 1,5
---------------	-----------

Werkstoffe	Zinkdruckguss vernickelt
------------	--------------------------

Werkstoff Griffkörper	Zinkdruckguss, vernickelt
-----------------------	---------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E11528



Einbaustecker

ESTGH040MSS0,08E04 (M16)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,08 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Zinkdruckguss, vernickelt



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK = Adernfarben :
BN = schwarz
BU = braun
WH = blau
BK = weiß