


## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005C04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC527

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

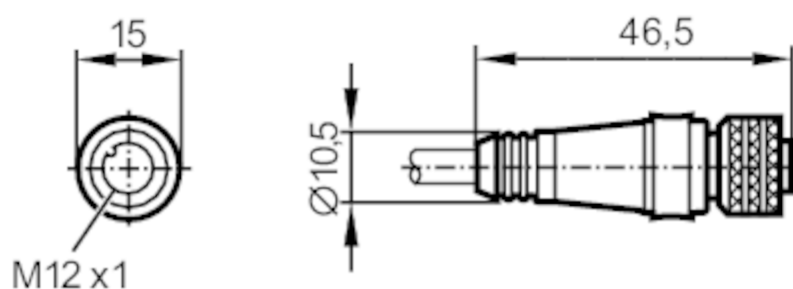

## Einsatzbereich

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung |
| Silikonfrei           | ja                                                                  |

## Elektrische Daten

|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Betriebsspannung          | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| Schutzklasse              |     | III               |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 4                 |

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
| Schutzart           |      | IP 67    |

## Mechanische Daten

|                          |      |                     |
|--------------------------|------|---------------------|
| Gewicht                  | [g]  | 197,6               |
| Abmessungen              | [mm] | 15 x 15 x 46,5      |
| Werkstoffe               |      | TPU                 |
| Werkstoff Griffkörper    |      | TPU                 |
| Werkstoff Überwurfmutter |      | Messing, vernickelt |

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH040MSS0005C04

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



### Anschluss



|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Adernfarben : |
| BN = | schwarz       |
| BU = | braun         |
| WH = | blau          |
|      | weiß          |