

E11541




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002C04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC529

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

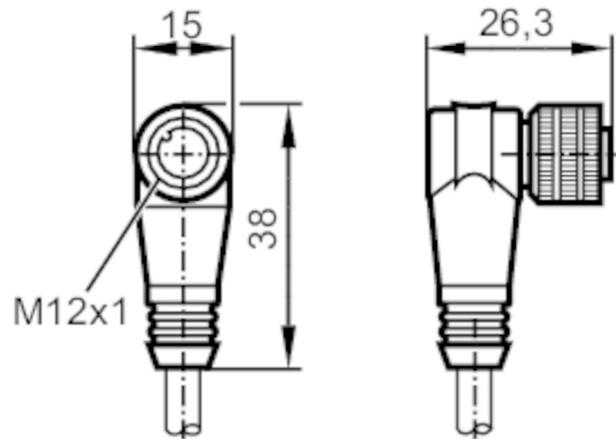

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	88,6
Abmessungen [mm]	15 x 26,3 x 38
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E11541



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0002C04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (4 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm nicht aufgelegt



Anschluss

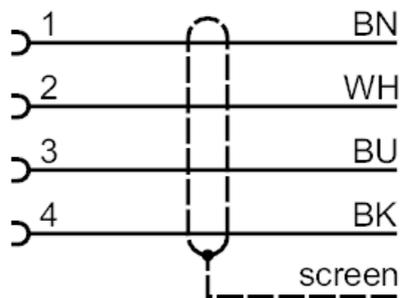

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß