


E11601



Einbaubuchse

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

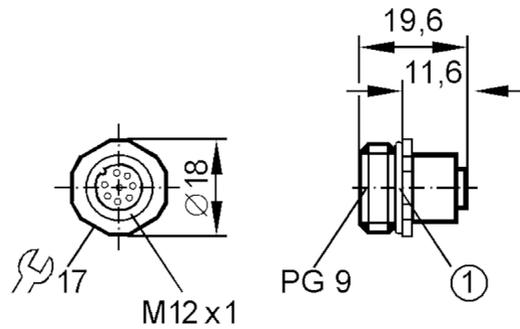

1 O-Ring



Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 AC / < 36 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 33

Einbaugewinde PG 9

Werkstoffe Messing vernickelt

Werkstoff Griffkörper Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E11601



Einbaubuchse


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt

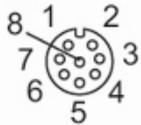

Anschluss

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Farbkennzeichnung
nach DIN 47100 Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb