


Y-Verbindungskabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC503

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

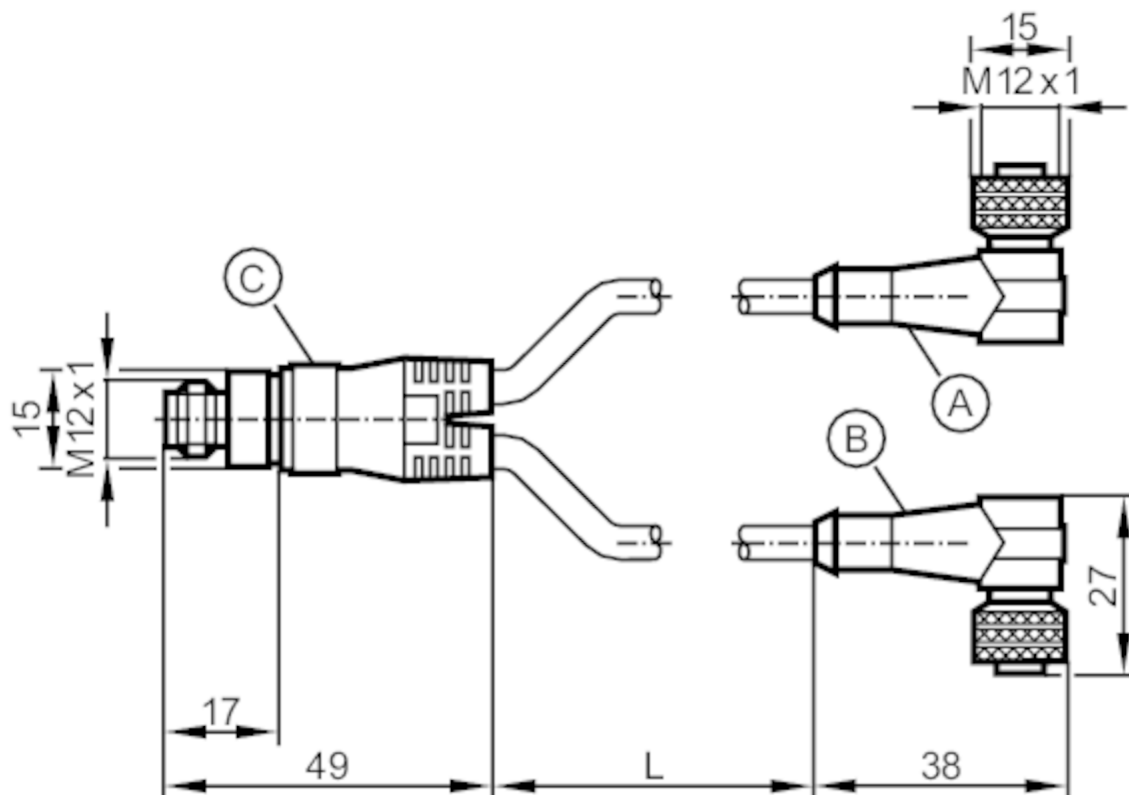

- 3-1 Input-Kabel grau
3-2 octavis-Kabel schwarz

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

65

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzahl Steckplätze
Zentralverteiler

2

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Y-Verbindungskabel

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,25 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

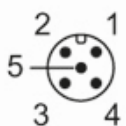

Anschluss

