


## Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC001

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

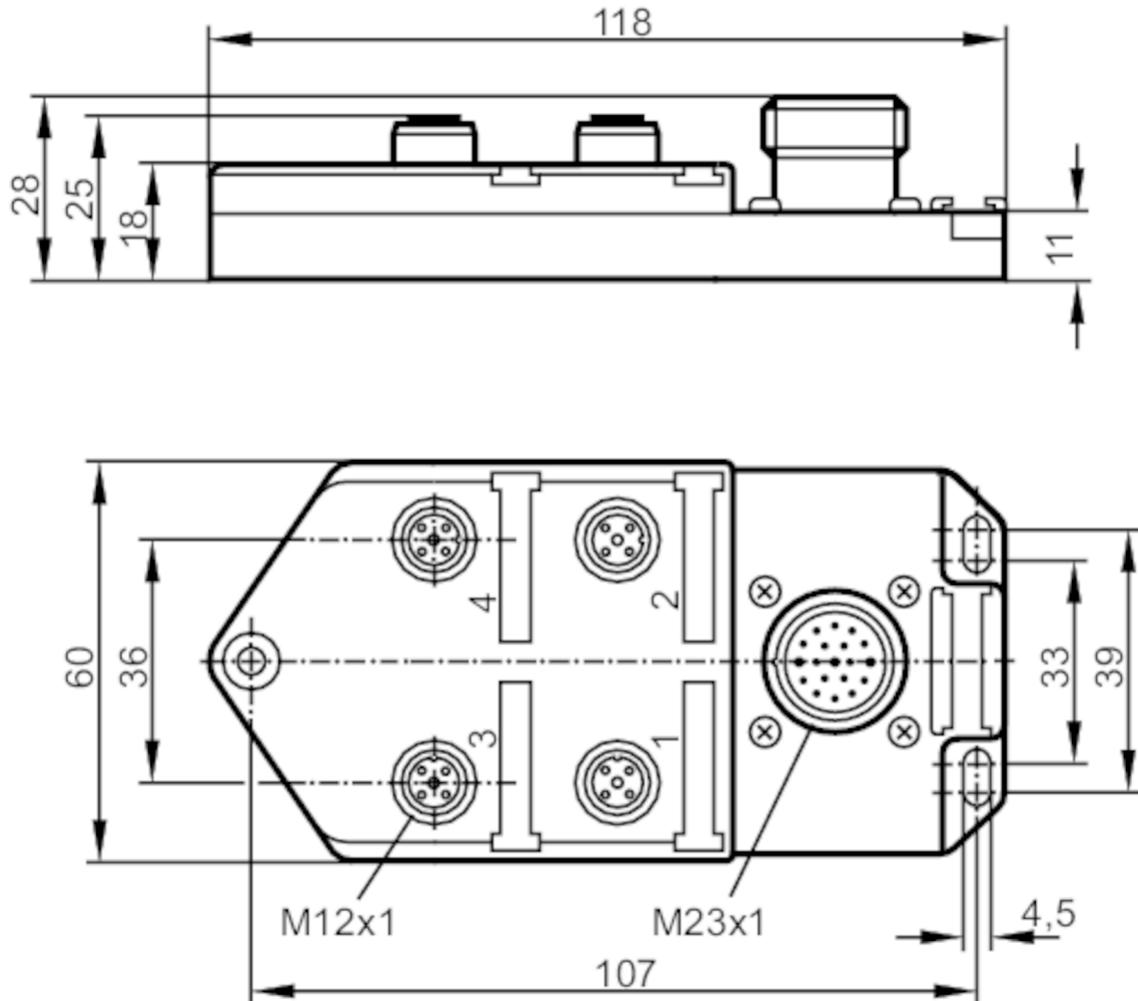

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	12

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...80
Schutzart		IP 67

# E11719



## Zentralverteiler


ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	28 x 60 x 118
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		4
Ausführung Steckverbinder		M12


Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

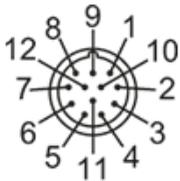

### Anschluss

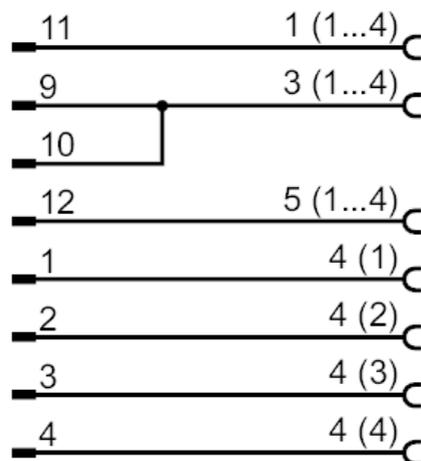

# E11719



## Zentralverteiler

ZDO4H050MSS0000-00STAK120MSS

### Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

