


Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0005H07

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC021

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

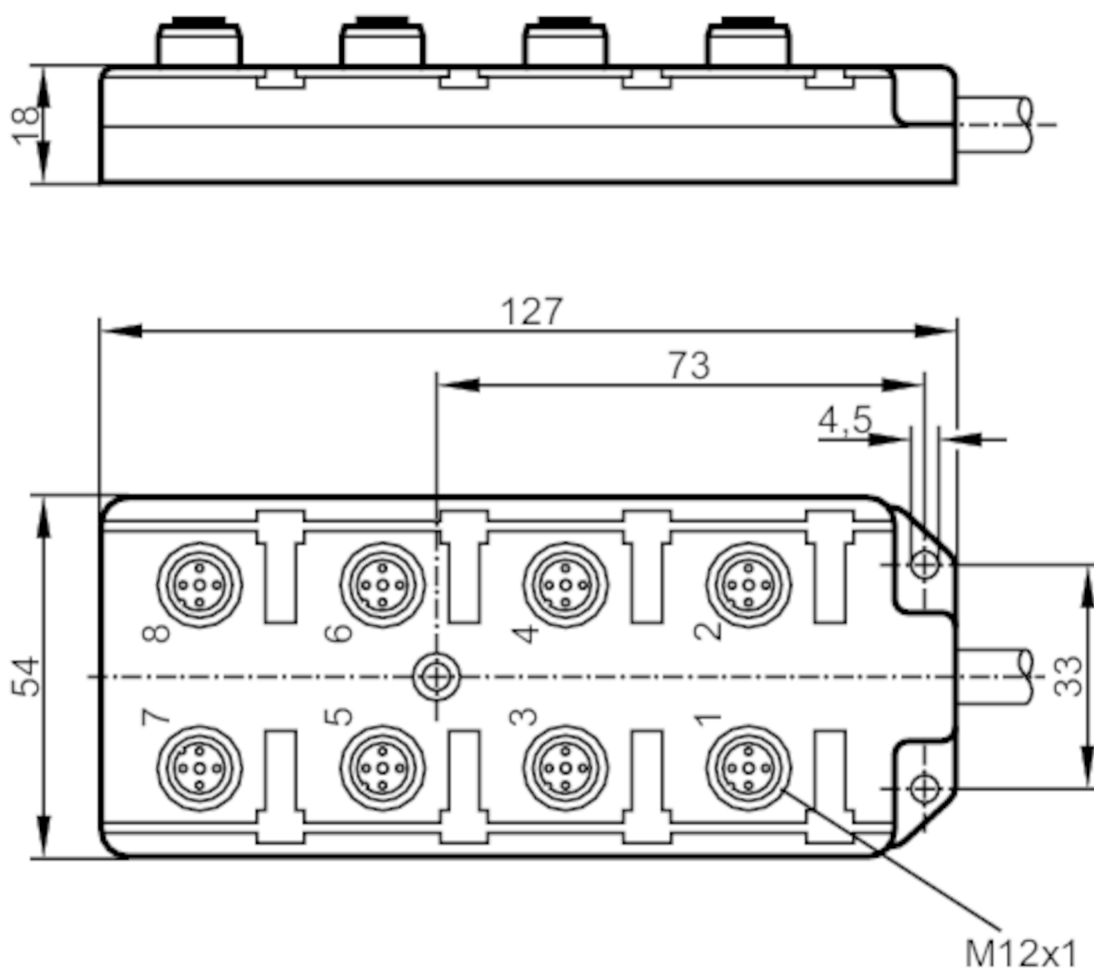

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse

II

Strombelastbarkeit je Modul /
Steckplatz

[A]

4

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

12

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-15...80

Schutzart

IP 67



Zentralverteiler


ZDO8H050MSS0005H07

Mechanische Daten	
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8
Ausführung Steckverbinder	M12

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss	
Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)	

Elektrischer Anschluss - Steckplatz	
Steckverbindung: 8 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm	

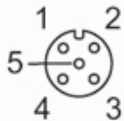

E11723



Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0005H07

Anschluss

BN	1 (1...8)	C
BU	3 (1...8)	C
GN/YE	5 (1...8)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C
PK	4 (5)	C
RD	4 (6)	C
BK	4 (7)	C
VT	4 (8)	C

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
VT =	violett
WH =	weiß
YE =	gelb