

E11731




Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EBC007

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

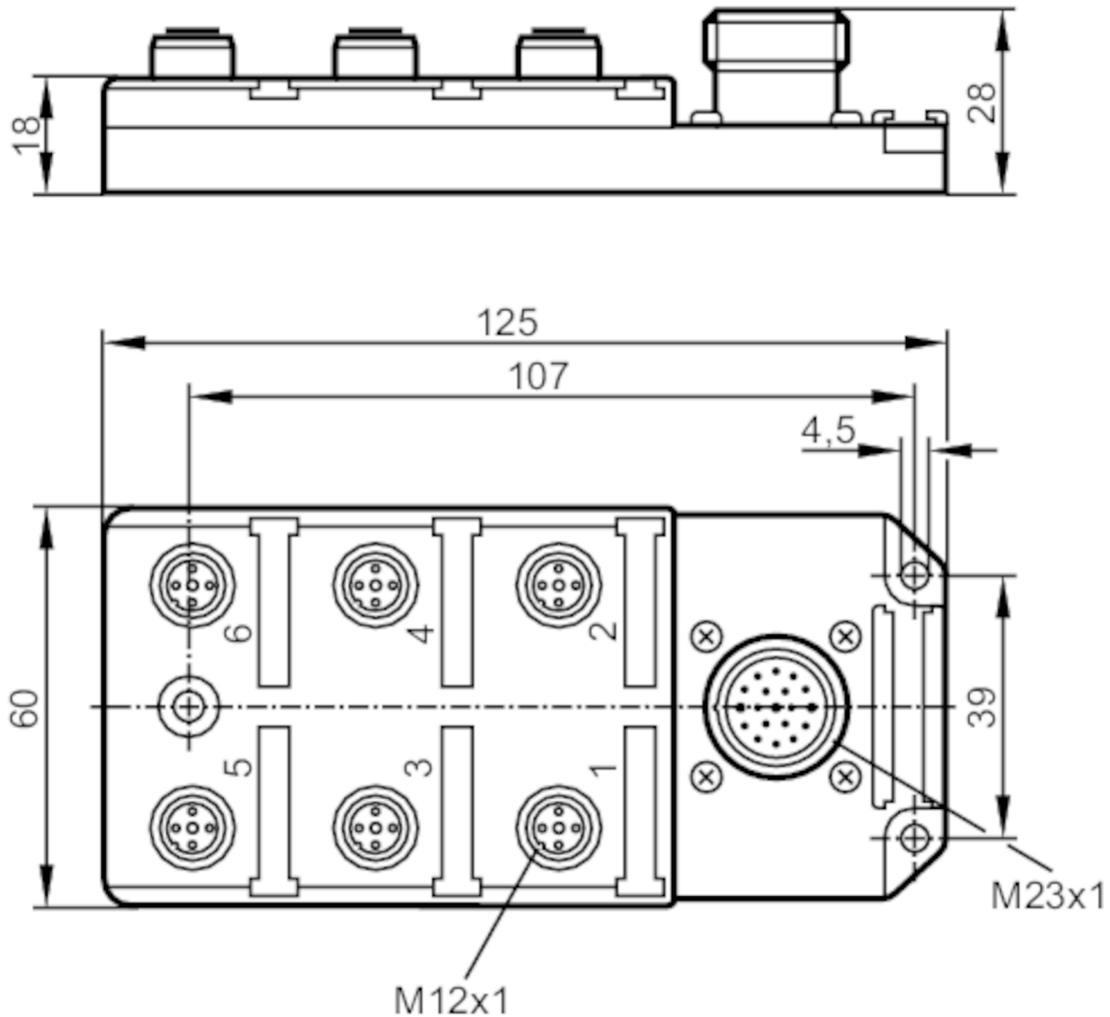

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		II
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz	[A]	4
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-15...80
Schutzart		IP 67

E11731



Zentralverteiler


ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Mechanische Daten	
Abmessungen [mm]	28 x 60 x 125
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	6
Ausführung Steckverbinder	M12

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

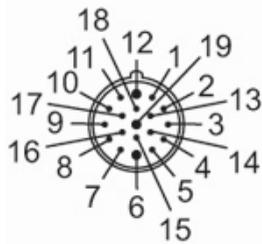

Anschluss

+	19	1 (1...6) C
-	6	3 (1...6) C
⊥	12	5 (1...6) C
	15	4 (1) C
	7	2 (1) C
	5	4 (2) C
	4	2 (2) C
	16	4 (3) C
	8	2 (3) C
	3	4 (4) C
	14	2 (4) C
	17	4 (5) C
	9	2 (5) C
	2	4 (6) C
	13	2 (6) C

E11731



Zentralverteiler

ZDO6H050MSS0000-00STAK190MSS

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 6 x M12; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

