


Y-Verbindungskabel

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC431

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

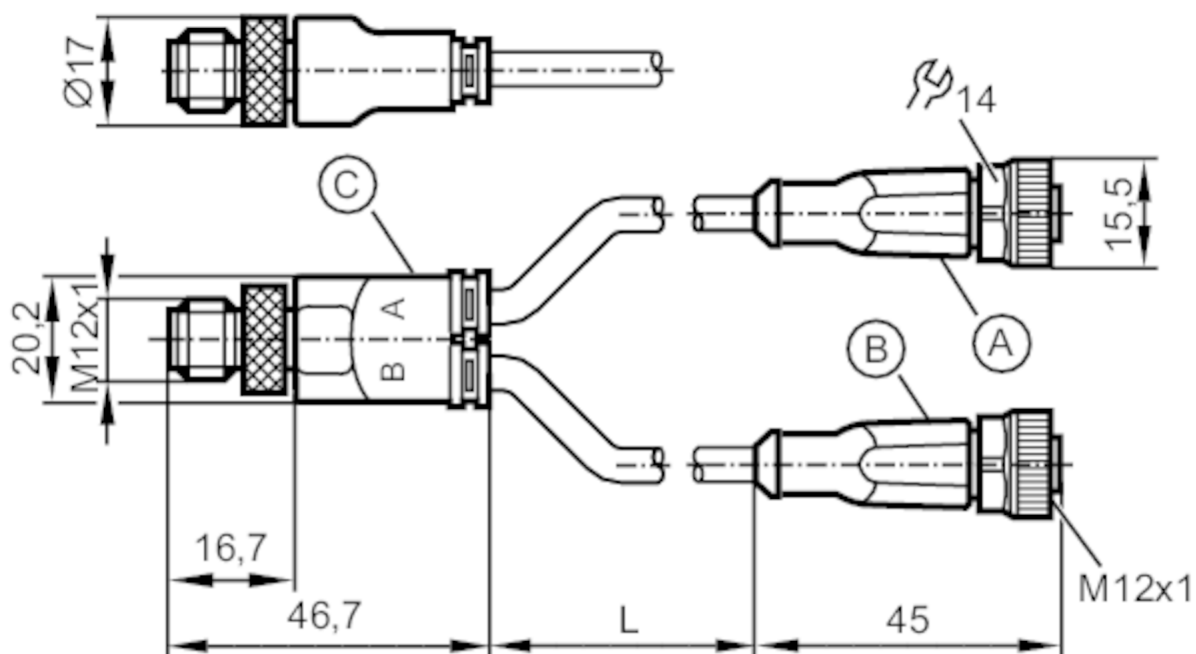

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

111,5

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Werkstoff Dichtung

Kunststoff

Anzahl Steckplätze

2

Zentralverteiler

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Y-Verbindungskabel


YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS

Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz transparent; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: Kunststoff; Kontakte: vergoldet

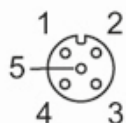

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

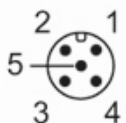

Anschluss

