Y-Verbindungskabel


YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS



Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC431

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

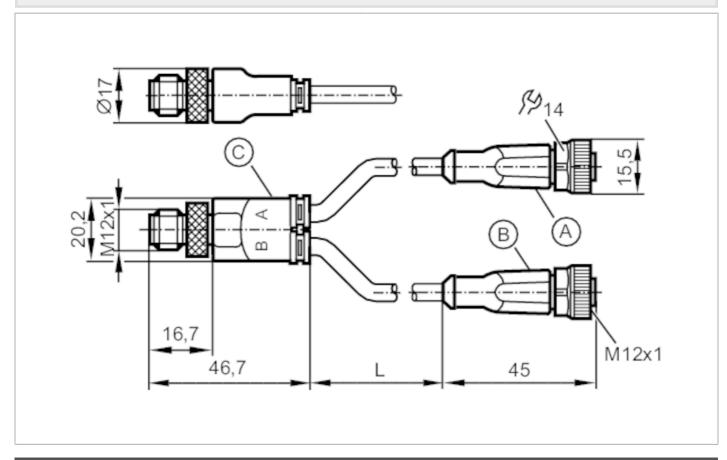

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei		ja
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-2590
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	111,5
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Werkstoff Dichtung		Kunststoff
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler		2
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

E11762

Y-Verbindungskabel

YDOGH040MSS0001H04STGH050MSS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm 2 (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz transparent; Arretierung: Messing, vernickelt; Dichtung: Kunststoff; Kontakte: vergoldet



Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU, schwarz; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

