




## Verbindungskabel

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

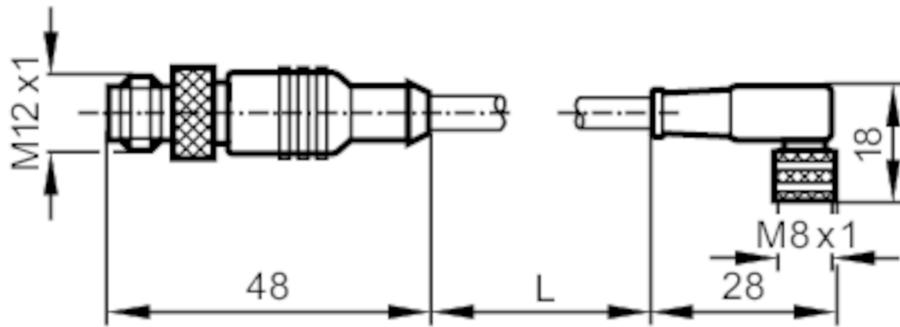

### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

< 60 AC / < 75 DC

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit gesamt [A]

3

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]

-25...85

Schutzart

IP 68

### Mechanische Daten

Werkstoffe

PUR

Werkstoff Griffkörper

PUR

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

### Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

# E11829

 


## Verbindungskabel

VDOAF030MSS00,6H03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss

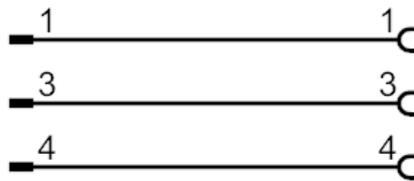

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

