


E11840



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKSK

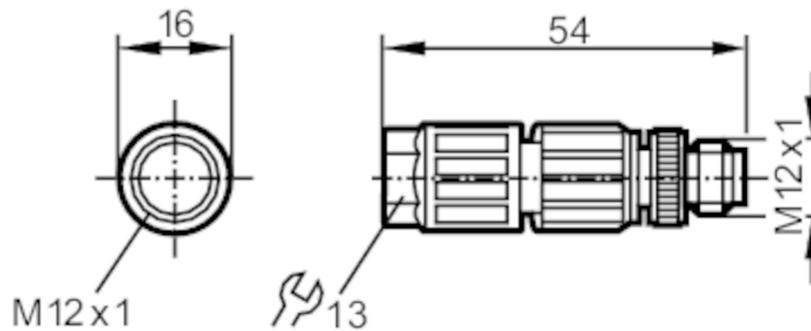

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...60

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 11,8

Abmessungen [mm] 16 x 16 x 54

Werkstoffe PA 6.6

Werkstoff Griffkörper PA 6.6

Werkstoff Überwurfmutter PA 6.6

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Eindringtechnik: 0,14...0,34 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...6 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA 6.6; Arretierung: PA 6.6



E11840



Konfektionierbarer Stecker

SSTGH040MSSFKSK

Anschluss

