

E11855




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGH080MSS0010K08

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).

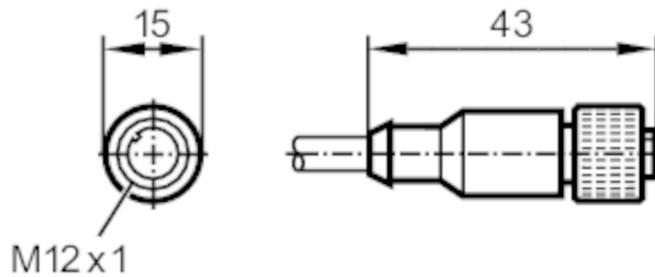

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	Abgeschirmte Leitung
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC / < 36 DC
Schutzklasse	III
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	677
Abmessungen [mm]	15 x 15 x 43
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

E11855



Anschlusskabel mit Buchse


ADOGH080MSS0010K08

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PUR, schwarz, \varnothing 6,6 mm, abgeschirmt; 8 x 0,25 mm² (14 x \varnothing 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

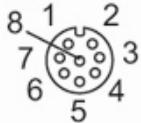

Anschluss

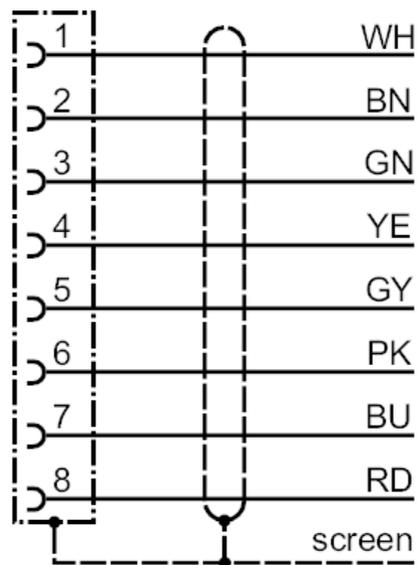

Farbkennzeichnung nach DIN 47100

Adernfarben :

BN =	braun
BU =	blau
GN =	grün
GY =	grau
PK =	rosa
RD =	rot
WH =	weiß
YE =	gelb
screen =	Schirm