




Verbindungskabel

VSTGH050MSS00,6I03VDAA041--S

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

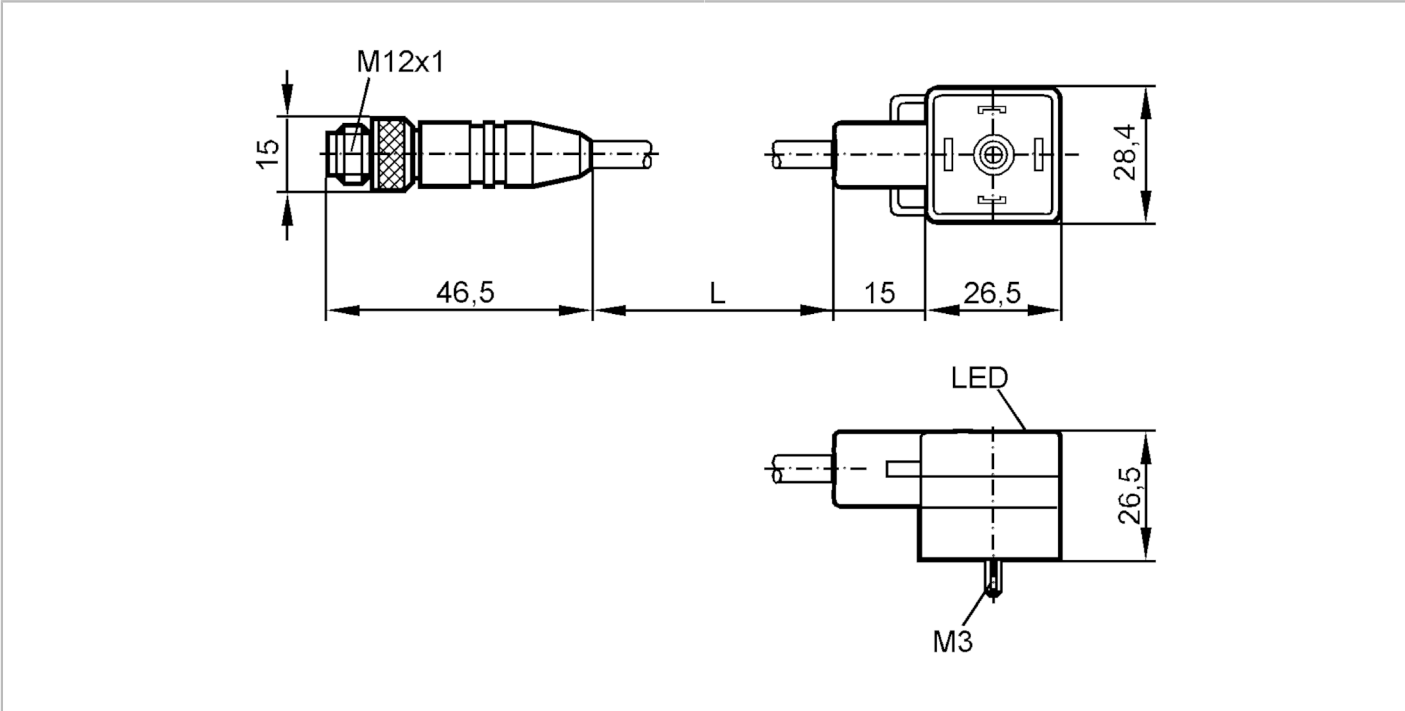

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	halogenfrei
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	ja; (VDR)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67
Mechanische Daten	
Abmessungen [mm]	15 x 15 x 46,5
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Griffkörper	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt
Zubehör	
Lieferumfang	Schraube Beschriftungsfeld
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Verbindungskabel

VSTGH050MSS00,6I03VDAA041--S

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei; strahlenvernetzt; 3 x 0,5 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

