


Einbauadapter für kapazitive Sensoren

MOUNTING ADAPTER M30 POM

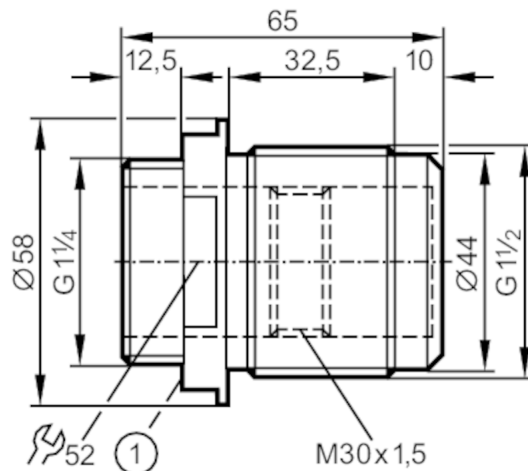

1 O-Ring 44 x 2 mm



Einsatzbereich

Mediumtemperatur	[°C]	-25...100
Mediumtemperatur Kurzzeit	[°C]	-25...110
Druckfestigkeit	[bar]	8

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	90,5
Abmessungen	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Gewindebezeichnung		G 1 1/2
Werkstoffe		Adapter: POM; Dichtring: EPDM
Sensorikanschluss		Gewindeanschluss M30 x 1,5 Innengewinde
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 1 1/2 Außengewinde

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------