




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031--S0002A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

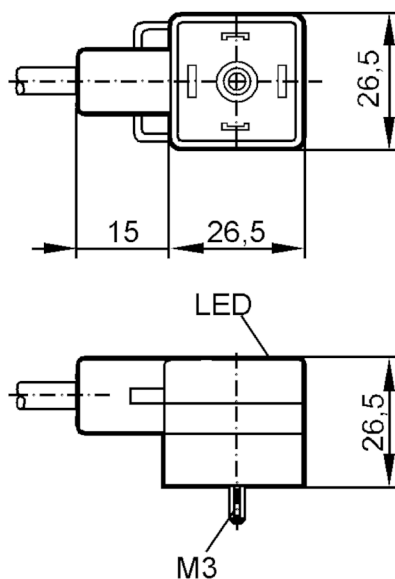

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe	PUR
Werkstoff Griffkörper	PUR

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Schraube
	Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E11050



Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAA031--S0002A03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PUR



Anschluss



BN =	Adernfarben :	braun
BU =		blau
GN/YE =		grün / gelb