


Verbindungskabel

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVC020

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

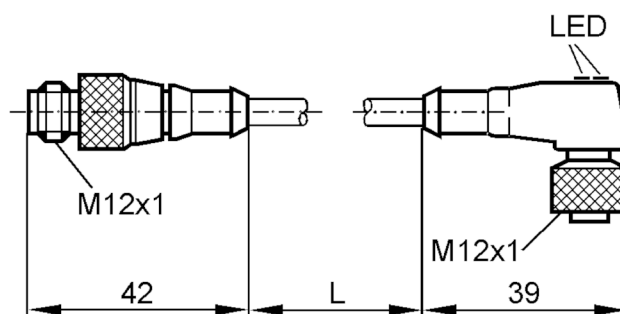

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Schaltzustand

2 x LED, gelb

Betrieb

1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

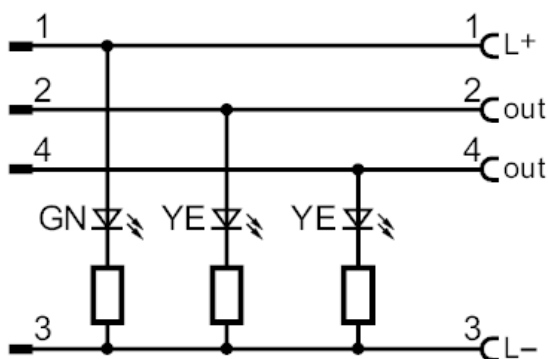

Adernfarben :
 BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau
 WH = weiß

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

