




Verbindungskabel

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

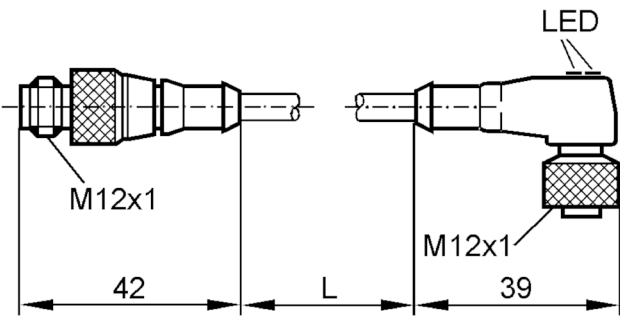

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	halogenfrei	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart	IP 67	
Mechanische Daten		
Werkstoffe	TPU	
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	



Verbindungskabel

VDOAH043MSS00,6H04STGH040MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Anschluss

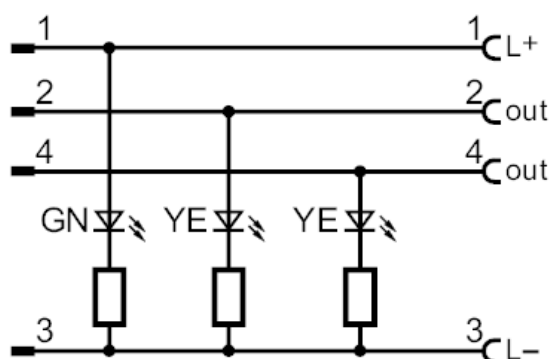

Adernfarben :
 BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau
 WH = weiß

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

