


E11066



Verbindungskabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

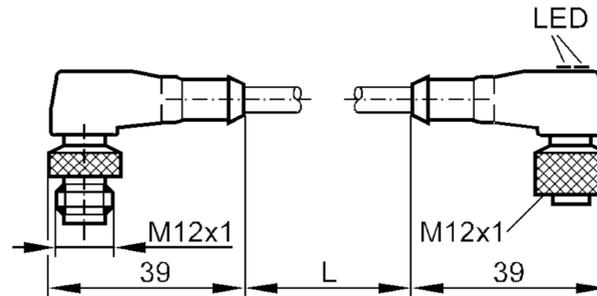

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft halogenfrei

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] 10...30 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Werkstoffe TPU

Werkstoff Griffkörper TPU

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker



E11066




Verbindungskabel

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Elektrischer Anschluss

Anschluss

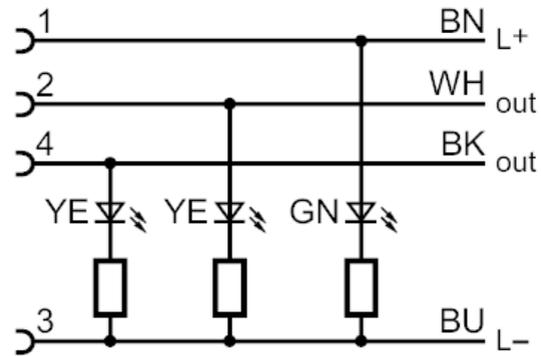

BK = Adernfarben : schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß

Elektrischer Anschluss - Buchse



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt