


## Y-Verbindungskabel

YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

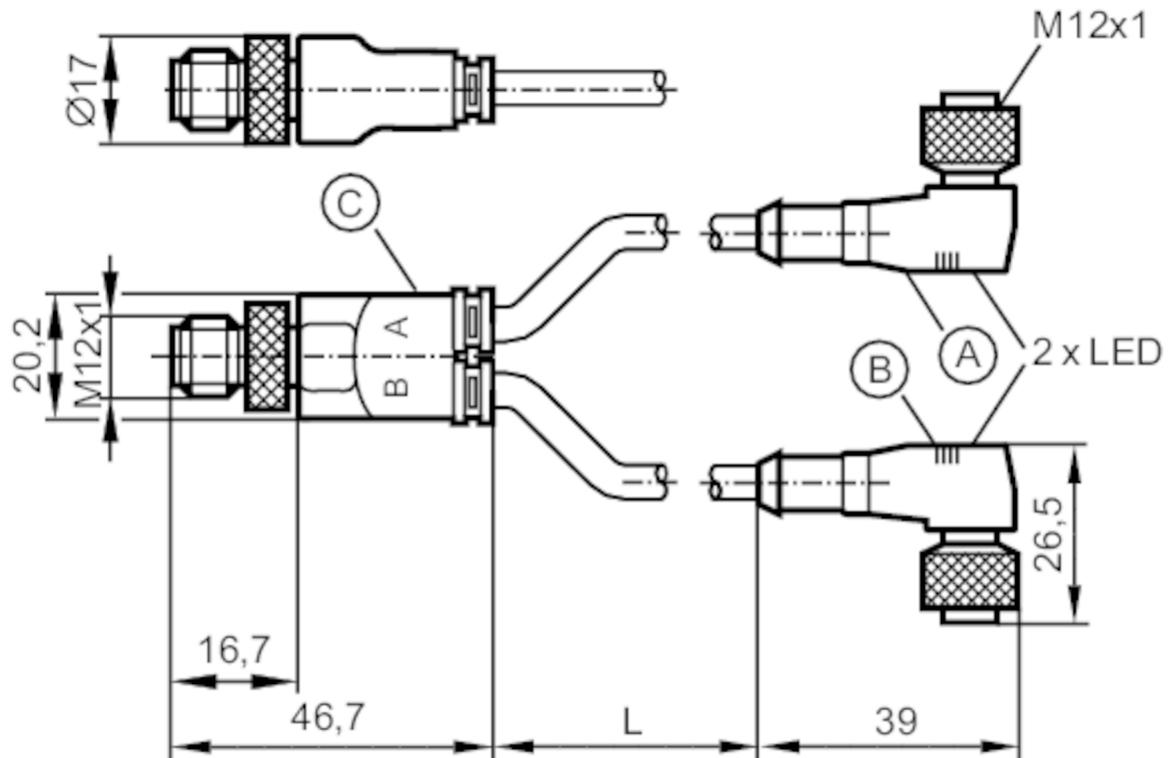

## Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

halogenfrei

## Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

10...30 DC

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 67

## Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

17 x 20,2 x 46,7

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Anzahl Steckplätze  
Zentralverteiler

2

## Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige

Schaltzustand

1 x LED, rot

Betrieb

1 x LED, grün

## Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

# E11069



## Y-Verbindungskabel

 
YDOAH042MSS0001I04STGH040MSS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR, halogenfrei, schwarz,  $\varnothing$  4,3 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (43 x  $\varnothing$  0,1 mm)

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 2 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Anschluss

