

E11095




Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0005E03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E11495

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

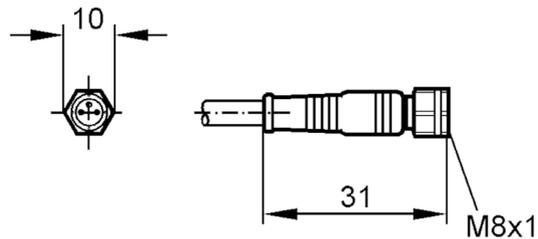

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 67; (in geschraubtem Zustand)

Mechanische Daten

Abmessungen	[mm]	10 x 10 x 31
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		1.4305 (Edelstahl / 303)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E11095



Anschlusskabel mit Buchse

ADOGF030VAS0005E03

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



Anschluss



Adernfarben :
BN = braun
BK = schwarz
BU = blau