




Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA041--S0003H03STGH030MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

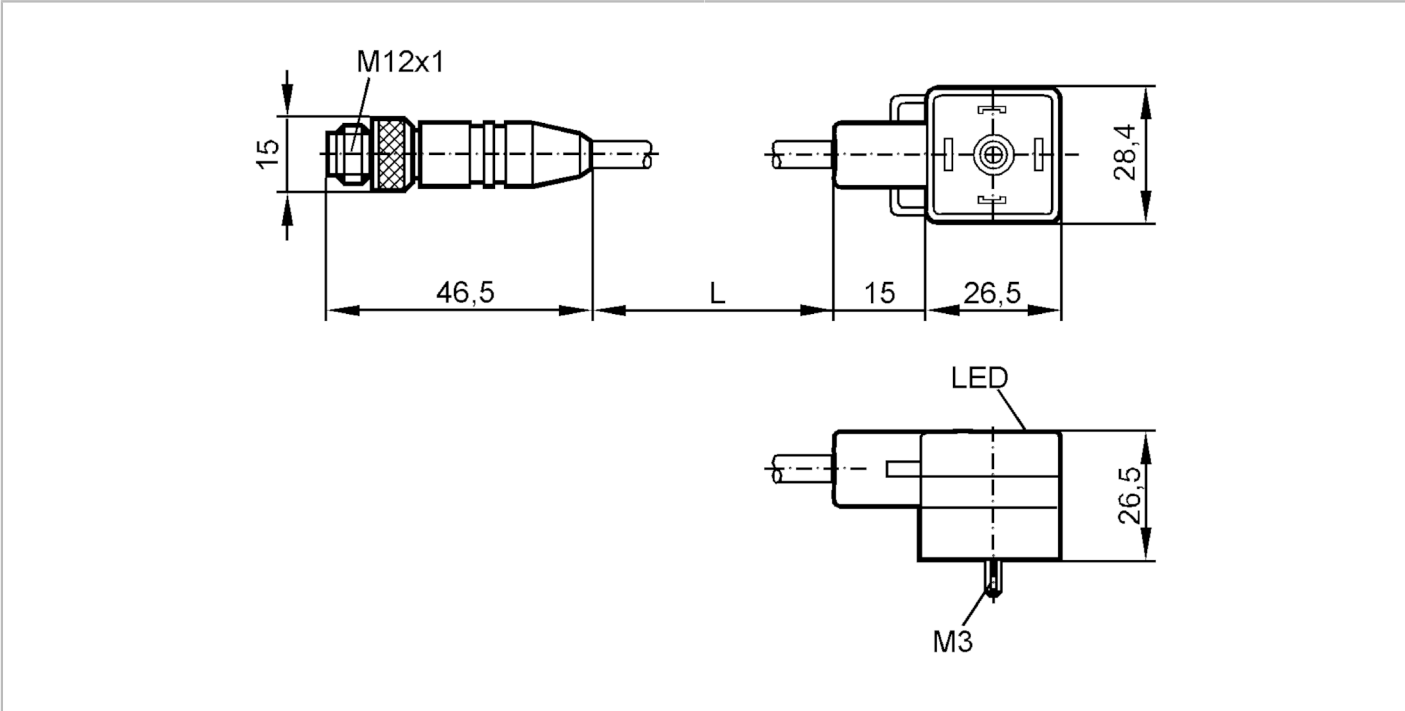

| Einsatzbereich           |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Besondere Eigenschaft    | halogenfrei                   |
| Elektrische Daten        |                               |
| Betriebsspannung [V]     | < 24 AC/DC                    |
| Überspannungsschutz      | ja; (VDR)                     |
| Umgebungsbedingungen     |                               |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...90                      |
| Schutzart                | IP 67                         |
| Mechanische Daten        |                               |
| Abmessungen [mm]         | 15 x 15 x 46,5                |
| Werkstoffe               | TPU                           |
| Werkstoff Griffkörper    | TPU                           |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt           |
| Zubehör                  |                               |
| Lieferumfang             | Schraube<br>Beschriftungsfeld |
| Bemerkungen              |                               |
| Verpackungseinheit       | 1 Stück                       |



## Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA041--S0003H03STGH030MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PUR, halogenfrei; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt

