

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005H04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte

Silikonfrei

ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-25...90

Schutzart

IP 68

Mechanische Daten

Abmessungen

[mm]

27 x 15 x 39

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

E11173



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH040MSS0005H04

Elektrischer Anschluss


Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, grau, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

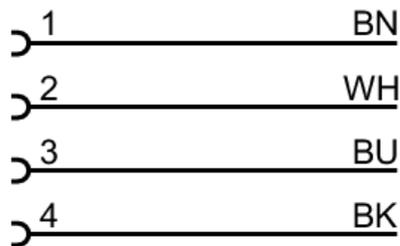

Adernfarben :
BK = schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß