


E11190



Einbaustecker

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

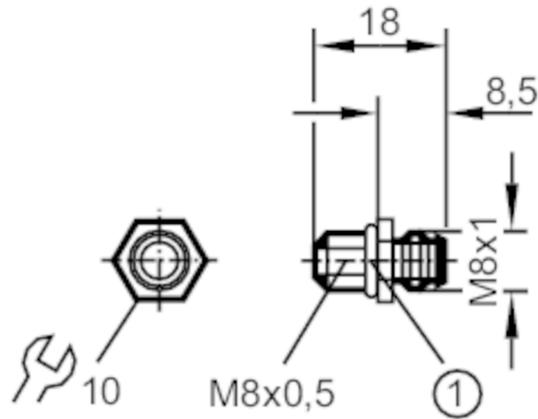

1 O-Ring



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Schutzklasse		III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	11,6
Werkstoffe		Messing vernickelt
Werkstoff Griffkörper		Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E11190



Einbaustecker

ESTGF040MSS00,5E04 (M8)

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: Messing, vernickelt



Anschluss

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Adernfarben :
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
WH =	weiß