

Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF040VAS0005E04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVT139

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart		IP 68

Mechanische Daten

Werkstoffe		PVC
Werkstoff Griffkörper		PVC
Werkstoff Überwurfmutter		1.4404 (Edelstahl / 316L)

Bemerkungen

Verpackungseinheit		1 Stück
--------------------	--	---------

E11220



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAF040VAS0005E04

 
Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



Anschluss

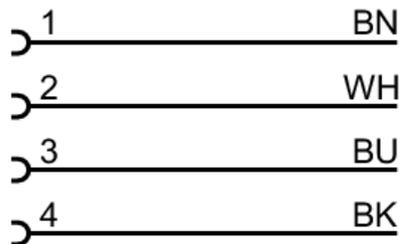

BK = Adernfarben :
schwarz
BN = braun
BU = blau
WH = weiß