


E11255



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF040MSSFKPG

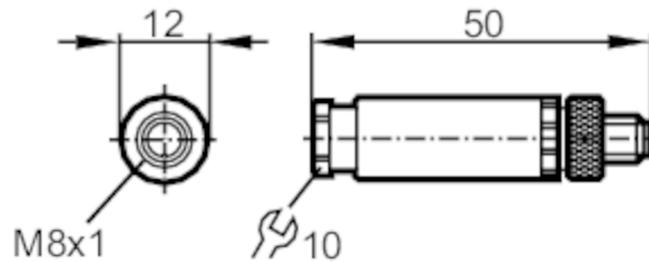

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 30 DC

Ausgänge

Elektrische Ausführung PNP

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...85

Schutzart IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g] 11,2

Abmessungen [mm] 12 x 12 x 50

Werkstoffe PA

Werkstoff Griffkörper PA

Werkstoff Überwurfmutter Messing, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

E11255



Konfektionierbarer Stecker

SSTGF040MSSFKPG

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen: 0,14...0,5 mm²; Leitungsmantel: Ø 3,5...5 mm

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PA; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet



Anschluss

