


Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

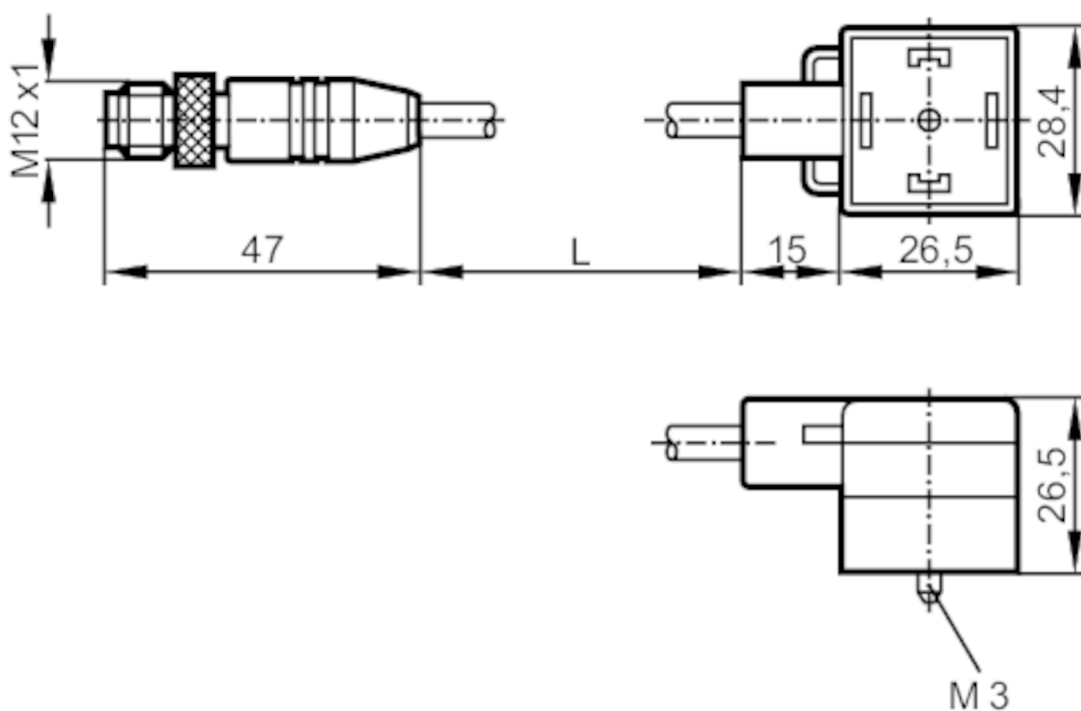

Einsatzbereich

Applikation

Strommessung

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 24 AC/DC

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-40...90

Schutzart

IP 67; IP 69K

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

85

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Griffkörper

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Messing, vernickelt

Zubehör

Lieferumfang

Schraube

Beschriftungsfeld

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück



Verbindungskabel mit Ventilstecker

VVDAA040MSS0,75H03STGH020MSS

Elektrischer Anschluss - Stecker

 
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,75 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm

