




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

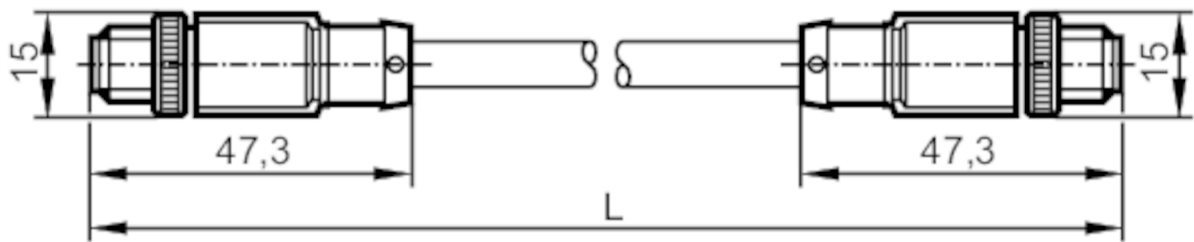

Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Ausführung		Ethernetkabel, D-codiert
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...90
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	66,1
Abmessungen	[mm]	15 x 15 x 47,3
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS00,5L04STGN040ZDS

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt



Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,5 m, PVC, grün, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm²

Anschluss

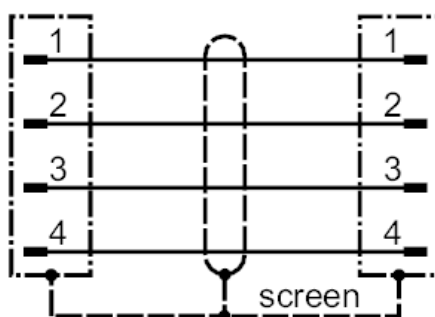

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

